


HOLEX

Stezna glava za ER čahure, mini uska, HSK-A 63 A = 100, za veličinu ER čahura: 16

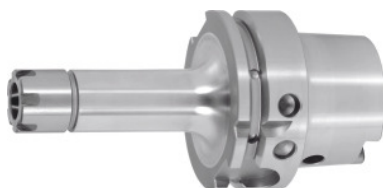

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	305707 16
GTIN	4062406422547
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Kvaliteta balansiranja G6,3 / 20000 min⁻¹.

- **Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).**
- **S Balluffchip rupama.**
- **Izbušena prolazna rupa (= ER11).**
- **Obrađene HSK funkcionalne površine.**

Dio isporuke:

Uključena High-Speed ER mini matica, precizno balansirana (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, ER stezna čahura br. 308881 – 309430, ključ za ER mini maticu br. 309740.

Strategija rezanja: HSC

Vanjski Ø D: 22 mm

Rezervna ER mini matica br. 309650: 16

Tehnički opis

za ER stezna kliješta	16 mm
Vanjski Ø D	22 mm
Rezervna ER mini matica br. 309650	16
Korisna duljina L _N	64 mm

Prihvat	HSK-A 63 A = 100
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 6,3 pri 20000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom	309164
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309371 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 2 mm	309370 2
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309371 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309372 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309371 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309371 8

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
Garnitura ER čahura HP s brtvom (3; 4; 5; 6; 8; 10 mm) 425 E	309391
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 4 mm	309370 4
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309371 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 5 mm	309370 5
ER mini stezna matica za ER 16	309650 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309371 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm s brtvom i rashladnim kanalom	309165
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309371 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309012
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8
Ključ za ER mini maticu za ER steznu glavu 16	309740 16
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
Garnitura ER čahura od 6 dijelova, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm s brtvom	309014
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 9 mm	309370 9
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309372 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 6 mm	309370 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER čahura HP s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309371 4
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 7 mm	309370 7
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 3 mm	309370 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1

ER čahura HP nazivni stezni Ø d 1 mm	309370 1
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER čahura HP s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309372 6
Garnitura ER čahura od 10 dijelova, 1-10 mm	309160
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 8 mm	309370 8
ER čahura HP nazivni stezni Ø d 10 mm	309370 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4