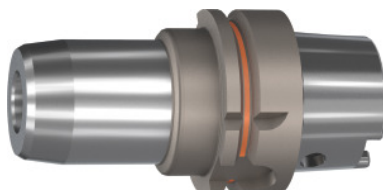


Garant**Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, HSK-A 63, Stezni \varnothing D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	307513 16
GTIN	4062406544461
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- S rupom za RFID/Baluff čip.

Upotreba:

- Velik volumen odrezivanja (ali nije za ekstremno teške obrade).
- Za bušenje, razvrtanje i glodanje.

Dodatni pribor:

Redukcijske čahure br. 302135 – 302187, cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, cilindrični čistač br. 343720.

Napomena:

Dimenzija A = 200 mm dostupna na upit!

Tehnički opis

\varnothing D ₂	38 mm
Navoj M	M12×1
L ₃	49 mm
Vanjski \varnothing D	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
L ₂	46 mm

Putanja V	10 mm
Stezni $\varnothing D_1$	16 mm
Prihvat	HSK-A 63
Norma prihvata	DIN 69882-7
Norma prihvata	DIN 69893
Norma prihvata	ISO 12164-1
Oblik	A
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategija rezanja	HPC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidro-stezna glava

Pribor

Cilindrični čistačplastika Pin $\varnothing 16$ mm	343720 16
--	-----------