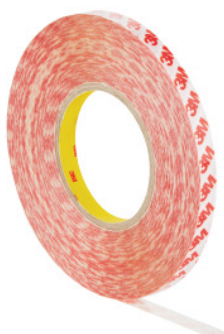


**Dvostrane ljepljive trake, Širina×Duljina (mm×m): 19X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083778 19X50
GTIN	5900422114291
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

3M™ GPT-020F je dvostrana ljepljiva traka i ima visoku otpornost na vlagu, vrlo visoku trenutačnu adheziju, vrlo dobru čvrstoću smicanja čak i pri povišenim temperaturama i dobru UV otpornost.

vrsta ljepljive trake: dvostrano

ljepilo: Akrilat

Debljina: 0,2 mm

Tehnički opis

vrsta ljepljive trake	dvostrano
najkraći rok trajanja	18 mjesec
postojanost na temperaturi do	90 °C
Boja	prozirno
Materijal pokrova	PP folija
ljepilo	Akrilat
Snaga lijepljenja na čeliku	11,3 N/mm

List s podacima

Duljina	50 m
širina	19 mm
Oznaka proizvođača	GPT-020F
Debljina	0,2 mm
Materijal nosača	PET folija
Temperatura skladištenja	16 - 25 °C
relativna vlažnost u skladištu	40 - 65 %
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Vrsta proizvoda	Ljepljiva traka