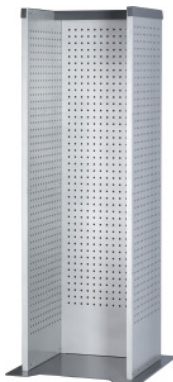


Garant UNILINE

UNI Tower stacionarni U-oblik, tip: L**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	955460 L
GTIN	4062406584672
Razred artikla	9GC

Opis**Izvedba:**

Reprezentativni, modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom Easyfix. Može se koristiti varijabilno i univerzalno za različite primjene i konfiguracije, npr. za implementaciju 5S, izdavanje materijala za prvu pomoć, materijala za čišćenje, alata, informacija itd.

Svestrano, unutra i vani s perforiranim stijenka \square 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača Easyfix. Brzo vidljiv u proizvodnom području zahvaljujući opcionalnim signalnim nastavcima u različitim bojama. Opcionalna vrata koja se mogu zaključati nude mogućnost sigurne pohrane. U-oblik: 2 bočne stijenke za stražnju stijenku. Ugradnja u ladice moguća samo u M veličini. Po Toweru se može ugraditi najviše 1 blok ladica.

Lakiranje:

Dvobojno, **praškasto lakirano**, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. **Bez mogućnosti konfiguracije.**

Napomena:

Pribor kao što su nastavci, piktogrami, police, ladice, vrata i pomične ručke pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.

Tehnički opis

Težina	92 kg
Visina	1920 mm
Nosivost	150 kg
Seriya	Tower
širina	750 mm
Korisna dubina	510 mm
Korisna širina	690 mm
Dubina	750 mm
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9
Podšavanje visine u rasteru	37
Vrsta proizvoda	Perforirani toranj