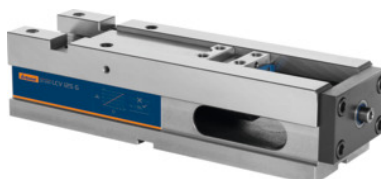


**Garant****Modularna NC visokotlačna stega LCV 125 G, širina čeljusti A: 125Gmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	361290 125G
GTIN	4045197816009
Razred artikla	31H

**Opis****Izvedba:**

Gornja i donja površina brušene. **Uključujući rupe 25H6 M10 za stezni sustav s nultom točkom osnog razmaka 200 mm.**

**Karakteristika:** Masivno, kompaktno osnovno tijelo (GGG 60) uz istovremeno velik stezni raspon. Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno (povećana radna sigurnost, optimalna zaštita od odvojenih čestica, minimalna potreba za čišćenjem).

**Funkcija:**

**Pritezanje s podesivim momentnim ključem (maksimalno 30 Nm)** sa specijalnim visokotlačnim vretenom i mehaničkim pojačalom sile do 2,5 mm.

**Upotreba:**

Sigurno i brzo stezanje **neobrađenih dijelova, plameno i pilom rezanih obradaka** koje se vrši **penetracijom kaljenih i izmjenjivih šiljaka Grip umetaka** u obradak. Prikladno za sve materijale do čvrstoće ca.. 900 N/mm<sup>2</sup>(izuzetak: kaljeni materijali). Moguća horizontalna primjena.

Za konvencionalno stezanje stupnjevanim čeljustima i grip stezanje korakom vretena od 2,5 mm.

**Dio isporuke:**

Uključuje 3 ključa, kontinuirano namjestive stege

**Dodatni pribor:**

Čeljusti (vidi br. 361331–361970), momentni ključ br. 656050 vel. 60, pritezni vijak br. 360025

**Tehnički opis**

Kod boje za odgovarajući pribor	LCV125G
---------------------------------	---------

Okretni moment	30 Nm
Maksimalna sila stezanja do	40 kN
Težina	30 kg
maksimalni stezni raspon	332 mm
Izvedba	Stezni sistem s nultom točkom
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

## Pribor

Graničnik za obratke	360555
Adapter čeljustifiksan za tip 125	361620 125
Par paralelnih klik pločica (stupnjevana strana) za tip 125	361970 125
Stupnjevana čeljustpomična za tip 125	361400 125
Univerzalna potezna čeljustpomična za tip 125	361390 125
Garnitura u koferu za stezanje prema dolje za tip 2	361346 2
Stupnjevana čeljustfiksna za tip 125	361440 125
Čeljust reducirane širinepomična za tip 125	361353 125
Stupnjevana čeljustfiksna za tip 125	361420 125
Stezna čeljust, mekanafiksna za tip 125	361320 125
Osnovna čeljustfiksna za tip 125	361520 125
Čeljust 20 mm za T-Rexfiksna za tip 125	361225 125
Okretna čeljustpomična za tip 125	361660 125
Osnovna čeljustpomična za tip 125	361500 125
Garnitura u koferu za 5-osnu čeljust	361365
Adapter čeljustipomičan za tip 125	361600 125
Grip umetak s 2 šiljka, visina 5,2 – 6,7 mm tip	361240
Stupnjevana čeljust za grip umetkefiksna za tip 125	361348 125
Čeljust za 5-osnu obradu za tip FIX	361361 FIX
Garnitura u koferu za stezanje prema dolje za tip 1	361346 1

Grip umetak od tvrdog metala, visina 7,1 – 8,6 mm tip	361242
Univerzalna potezna čeljustfiksna za tip 125	361380 125
Stupnjevana čeljust za grip umetkepomična za tip 125	361347 125
Par paralelnih klik pločica, kaljeni čelik za tip 125	361960 125
Čeljust reducirane širinefiksna za tip 125	361354 125
Čeljust za 5-osnu obradu za tip MOBIL	361361 MOBIL
Par paralelnih klik pločica, kaljeni čelik za tip 125	361950 125