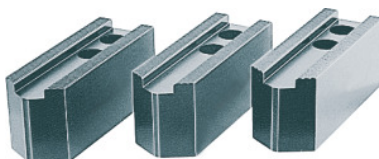


HOLEX**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313745 315
GTIN	4067263152347
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Mekane nasadne čeljusti, dugačka izvedba, ozubljenje 1,5×60°.

Fino glodani utor i ozubljenje, **nebrunirano**.

Ukošen za mali Ø stezanja.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Širina B	50 mm
za tip glave	315 mm
Duljina D (L)	145 mm
Razmak između provrta a	30 mm
Razmak između provrta b	30 mm

za navoj DIN 912	M14
Širina utora D	18 mm
Visina H	50 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem