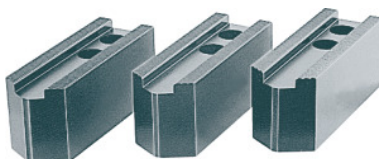


**HOLEX****Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 200****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313475 200
GTIN	4019208193496
Razred artikla	32R

**Opis****Izvedba:**

Stezne čeljusti s ozubljenjem 1/16 cola  $\times 90^\circ$ .

Ukošen za mali  $\varnothing$  stezanja.

**Fino glodani** utor i ozubljenje, **nepolirani**.

**Materijal:**

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

**Odgovara:**

**Stezne glave** proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

**Dodatni pribor:**

T matice br. 313505 – 313605.

**Napomena:**

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

**Tehnički opis**

Visina H	40 mm
Duljina D (L)	98 mm
Širina B	35 mm
Širina utora D	17 mm
Razmak između provrta a	15 mm

za tip glave	200 mm
Razmak između provrta b	22 mm
za navoj DIN 912	M12
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem