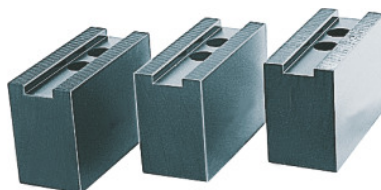


**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 210****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313725 210
GTIN	4062406699246
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Fino glodani utor i ozubljenje, **nebrunirano**.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
- Aluminijske stezne čeljusti na upit.

Tehnički opis

Visina H	45 mm
za navoj DIN 912	M12
za tip glave	210 mm
Širina utora D	14 mm
Razmak između provrta a	24 mm
Duljina D (L)	95 mm

Razmak između provrta b	25 mm
Širina B	35 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem