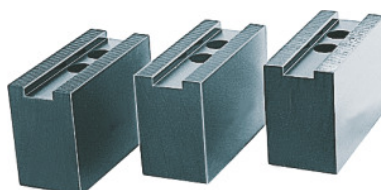


**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 254****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313725 254
GTIN	4067263152316
Razred artikla	32R

**Opis****Izvedba:**

**Fino glodani** utor i ozubljenje, **nebrunirano**.

**Materijal:**

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

**Odgovara:**

**Stezne glave** proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

**Dodatni pribor:**

T matice br. 313505 – 313605.

**Napomena:**

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

**Tehnički opis**

Razmak između provrta a	30 mm
Širina utora D	16 mm
Razmak između provrta b	30 mm
za tip glave	254 mm
za navoj DIN 912	M12
Širina B	50 mm

Visina H	45 mm
Duljina D (L)	110 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem