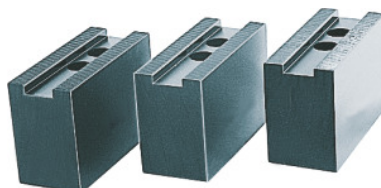


HOLEX**Garnitura mekih nasadnih čeljusti, 3-dijelna, za tip glave: 315/21****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313725 315/21
GTIN	4062406699277
Razred artikla	32R

Opis**Izvedba:**

Fino glodani utor i ozubljenje, **nebrunirano**.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhmi i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
- Aluminijske stezne čeljusti na upit.

Tehnički opis

Visina H	58 mm
Širina B	50 mm
za tip glave	315 mm
Razmak između provrta a	39 mm
Širina utora D	21 mm
Razmak između provrta b	30 mm

za navoj DIN 912	M16
Duljina D (L)	130 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem