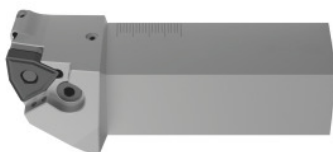


Garant**GARANT Master eco stezni držač za tokarenje, kratki, lijevo, Vel. drške / pločice: 20/08mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251911 20/08
GTIN	4062406734152
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihвата br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Serija	Master Eco
ISO kod držača	PWLNR/L 2020X08
Ukupna duljina L	90 mm
Koljenasta poluga	259015 15
Podložna pločica	259031 48
Vijak koljenaste poluge	259018 15
Opruga	259046 4
Veličina pločice	8 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm

Veličina drške	20 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	WN.. 0804..
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevo
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	QuickTurn držač za tokarenje