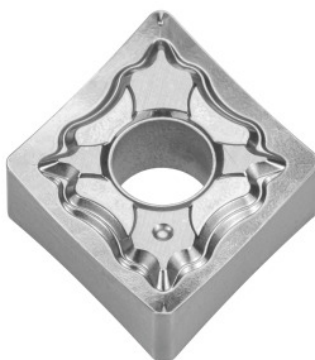


Garant**CNMG 120408, Vrsta: HU7305-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Vrsta	HU7305-1
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	400 - 700 m/min
Broj zamjena/oštrica	4
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Dubina reza a_p	0,2 - 5 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak f	0,05 - 0,6 mm/okr
Glavna primjena	N

Fina/gruba obrada	fina obrada
Lomač odvojenih čestica	AM1
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje