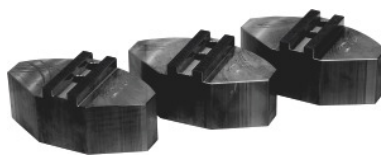


**Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, Čelik, za tip glave: 165****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313738 165
GTIN	4060576180304
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Fino glodani utor i **precizno brušeno** ozubljenje, **brunirano**.

Upotreba:

Obuhvatna, bez izobličenja.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezna glava proizvođača Schunk, Röhmi i ostali stezni proizvodi.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

Visina H	50 mm
Širina utora D	12 mm
Širina B	120 mm
Razmak između provrta b	20 mm
Duljina D (L)	60 mm

za tip glave	165 mm
Razmak između provrta a	25 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem