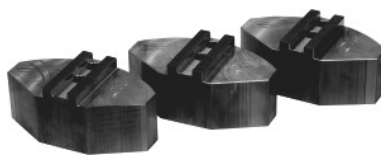


**Garnitura nastavaka za čeljusti, 3-dijelna, Čelik, za tip glave: 315****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	313738 315
GTIN	4060576180267
Razred artikla	33T

Opis**Izvedba:**

Fino glodani utor i **precizno brušeno** ozubljenje, **brunirano**.

Upotreba:

Obuhvatna, bez izobličenja.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezna glava proizvođača Schunk, Röhmi i ostali stezni proizvodi.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505 – 313605.

Napomena:

- **Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).**
- **Aluminijske stezne čeljusti na upit.**

Tehnički opis

za tip glave	110 mm
Razmak između provrta b	30 mm
Širina utora D	21 mm
Širina B	240 mm
Duljina D (L)	117 mm

Visina H	70 mm
Razmak između provrta a	45 mm
odgovaraju kodu boja	Schunk snažna stezna glava i čeljusti
Vrsta proizvoda	Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem