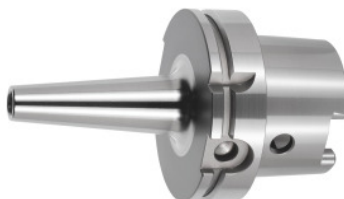


Garant

Termoskupljajuća stezna glava, uska, duga 4°30', HSK-A 100 A = 120, Stezni Ø D1: 10mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308339 10
GTIN	4062406787097
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Vanjski nagib 4°30'.
- S RFID/Balluffchip rupom.
- HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

- Za rad na osobito teško dostupnim mjestima.
- Za stezanje alata s cilindričnom drškom u toleranciji h6.

Dodatni pribor:

Cijev rashladnog sredstva br. 309880, nasadni ključ br. 309890, produžeci za termoskupljajuću glavu br. 302410 vel. 12/3 i 12/4. Uređaji za termostezanje br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	33 mm
Duljina izboja A-dimenzija	120 mm
Ø D ₂	18 mm
Stezni Ø D ₁	10 mm
Prihvat	HSK-A 100 A = 120
Norma prihvata	ISO 12164-1

Norma prihvata	DIN 69893
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava