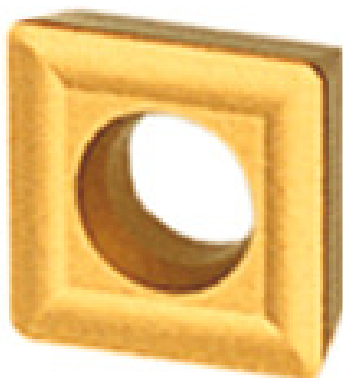


**Garant****SDLT 090308 EN, HB7535, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	216410 UNI
GTIN	4045197319814
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Čvrste izmjenjive glodače pločice, <B>precizno sinterirane s pozitivnim lomačima odvojenih čestica. Čeona i dosjedna ploha, precizno brušena.</B>

Kutni radijus: 0,8 mm

**Tehnički opis**

Tip	UNI
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SDLT 090308 EN
Vrsta	HB7535
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

## Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	100 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		