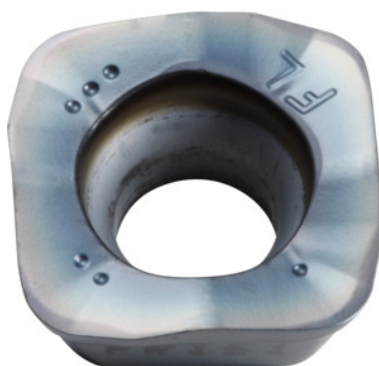



SOMT.....ER-FL, PR1510, tip: 10

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222090 10
GTIN	4960664708079
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

Upotreba:

FL geometrija (usmjerena na površinu) prvi je izbor kod grube obrade na strojevima s malom snagom.
Ne koristiti za interpolaciju, glodanje ukapanjem i konturno glodanje ili kod strmih stijenki.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,5 – 2 mm
Tip	GG
Programirani radijus pri $a_{p\text{ maks}}$	3 mm
Kutni radijus	2 mm
Debljina pločica	4,76 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	10

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT140520ER-FL
Vrsta	PR1510
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
GG(G)	prikladno	180 m/min	K
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		