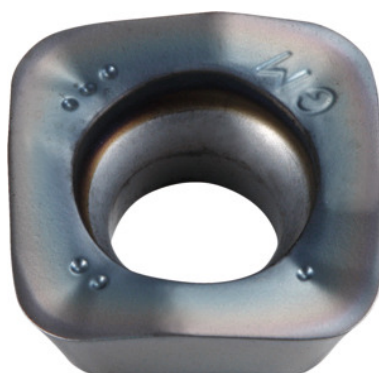



SOMT....20ER-GM, PR1510, tip: 10

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 222074 10 |
| GTIN | 4960664708086 |
| Razred artikla | 25A |

Opis
Izvedba:

Izmjenjive glodače pločice s 4 oštrice i konveksnim bridovima oštrica za smanjenu silu rezanja.

Upotreba:

FL geometrija je prvi izbor za opću obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

| | |
|---|-----------------|
| Posmak f_z po zubu | 0,5 – 2 mm |
| Tip | GG |
| Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks}}$ | 3 mm |
| Kutni radijus | 2 mm |
| Debljina pločica | 4,76 mm |
| Veličina izmjenjive rezne pločice | 10 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOMT140520ER-GM |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Vrsta | PR1510 |
| Rezni materijal | HM |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|------------------|------------------------------------|-----------|---------|
| GG(G) | prikladno | 180 m/min | K |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |