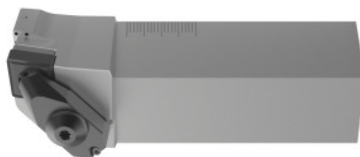


Garant**GARANT Master eco držač za tokarenje, kratki, poveznice, Veličina drške / pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250003 25/12
GTIN	4067263121169
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S visokoučinkovitim hlađenjem izravno na oštrici i dodatnim hlađenjem slobodnih površina.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć u kombinaciji s GARANT Master eco sustavom prihвата br. 319006 – 319136, tj. br. 317900 pri dužini drške < 125 mm. Dodatna mogućnost povezivanja putem priključka crijeva (G 1/8 cola) br. 269207 i 269208.

Tehnički opis

Ukupna duljina L	100 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
ISO kod držača	DCLNR/L 2525H12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204.
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Podložna pločica	259031 49
Serija	Master Eco
Veličina pločice	12 mm
Veličina drške	25 mm

Vijak za podlošku	259027 8
Vilica, vijak, O-prsten	259036 22
Standard	Tvornička norma
Primjena	poveznice
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Uzdužno tokarenje prema van
Primjena	Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda	Izmjenjivi stezni držač

Pribor

Garnitura za stezanje tip 22	259036 22
Podložna pločica tip 49	259031 49
Vijak za podložnu pločicu tip 8	259027 8