


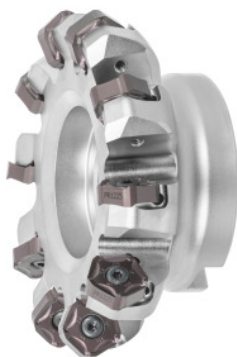

Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 100/10mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	222800 100/10
GTIN	4960664602513
Razred artikla	250

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita planska glodača glava s dvostranim peterokutnim izmjenjivim reznim pločicama. Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvojene čestice te geometrije i kuta rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229701
Ø reza D_c	100 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	PN.. 1205
maksimalni vanjski Ø D_{maks}	113 mm
Ø prihvatne rupe	32 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	50 mm

Broj oštrica Z	10
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	47,5 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Ravno glodalo

Pribor

Stezni vijak	229701
--------------	--------