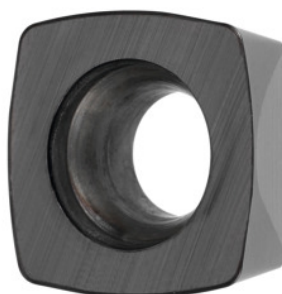


**Garant****XDLW 09T308 TN, HB7720, tip: ST1400**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212950 ST1400
GTIN	4045197453877
Razred artikla	21A

## Opis

### Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,79 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: XDLW 09T308 TN

Tip: ST1400

Kutni radijus: 0,8 mm

Programirani radijus pri  $a_{p \text{ maks.}}$ : 1,99 mm

## Tehnički opis

Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XDLW 09T308 TN
Programirani radijus pri $a_{p \text{ maks.}}$	1,99 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	1,15 mm
Posmak $f_z$ po zubu	0,79 mm
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno samo u posebnim uvjetima		