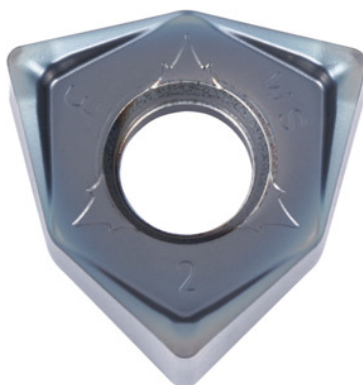


**WNMU 080608 EN-SM, PR1525, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225623 INOX
GTIN	4960664648955
Razred artikla	25A

Opis**Izvedba:**

Izmjenjive rezne pločice s MEGACOAT prevlakom i **6 reznih oštrica**– dvostrana izvedba. Radi velikog aksijalnog prednjeg kuta alata do 13° sila rezanja je znatno smanjena.

Upotreba:

SM geometrija je snažno pozitivna i mekog reza.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Tehnički opis

Tip	INOX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMU 080608 EN-SM
Kutni radijus	0,8 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta	PR1525
Rezni materijal	HM

Posmak f_z po zubu	0,06 – 0,2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		