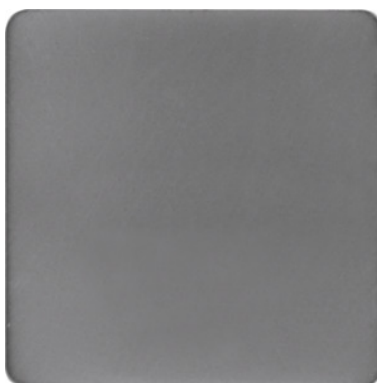


Garant**SPUN 120308 E, HB7720, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213520 UNI
GTIN	4045197319296
Razred artikla	21A

Opis

SPUN 120308 E UNI

Tehnički opis

Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SPUN 120308 E
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P

Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	100 m/min	M
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		