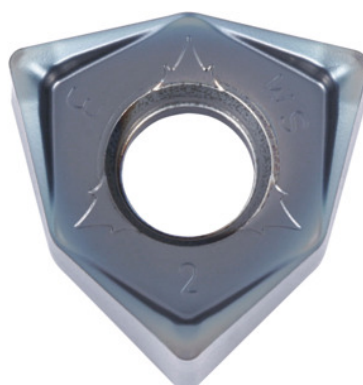


**WNEU 080608 EN-GL, CA6535, tip: S****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	225628 S
GTIN	4960664686568
Razred artikla	25A

**Opis****Izvedba:**

Izmjenjive rezne pločice s MEGACOAT prevlakom i **6 reznih oštrica**– dvostrana izvedba. Radi velikog aksijalnog prednjeg kuta alata do 13° sila rezanja je znatno smanjena.

Brušena izvedba za znatno kvalitetnije površine.

**Upotreba:**

**GL geometrija** je zbog brušene izvedbe i ravne rezne oštrice prikladna za visoku kvalitetu površine.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,06 – 0,1 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WNEU 080608 EN-GL

Kutni radijus: 0,8 mm

**Tehnički opis**

Tip	S
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNEU 080608 EN-GL
Kutni radijus	0,8 mm

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta	CA6535
Rezni materijal	HM
Posmak $f_z$ po zubu	0,06 – 0,1 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	240 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	40 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		