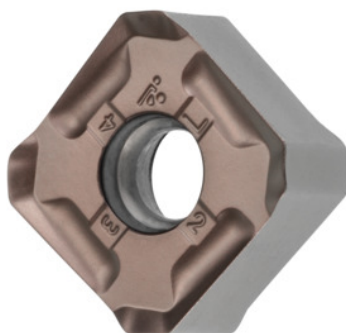


**Garant**
**SNMU 14T7 ANER, HB7520, tip: ST900**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	213446 ST900
GTIN	4045197605979
Razred artikla	21A

**Opis**
**Izvedba:**

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 2x4 oštice.

**Preporuka:**

**Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.**

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksimalna dubina reza  $a_{p \text{ maks.}}$ : 6 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,3 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,3 mm
Tip	ST900
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMU 14T7 ANER
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	260 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		