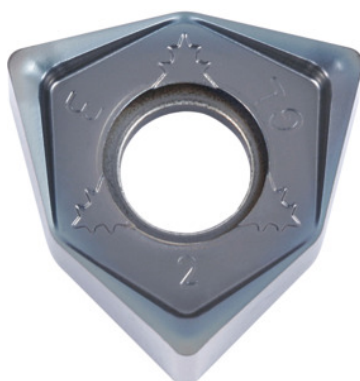



WNEU 080608 EN-GL, PR1525, tip: UNI

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	225630 UNI
GTIN	4960664648979
Razred artikla	25A

Opis
Izvedba:

Izmjenjive rezne pločice s MEGACOAT prevlakom i **6 reznih oštrica**– dvostrana izvedba. Radi velikog aksijalnog prednjeg kuta alata do 13° sila rezanja je znatno smanjena.

Brušena izvedba za znatno kvalitetnije površine.

Upotreba:

GL geometrija je zbog brušene izvedbe i ravne rezne oštrice prikladna za visoku kvalitetu površine.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Posmak f_z po zubu: 0,06 – 0,15 mm

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: WNEU 080608 EN-GL

Kutni radijus: 0,8 mm

Tehnički opis

Tip	UNI
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNEU 080608 EN-GL
Kutni radijus	0,8 mm

Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta	PR1525
Rezni materijal	HM
Posmak f_z po zubu	0,06 – 0,15 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		