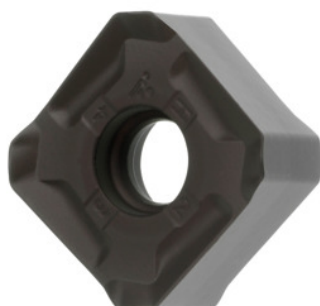


Garant
SNMU 14T7 ANER, HB7510, tip: ST1400

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	213452 ST1400
GTIN	4045197605986
Razred artikla	21A

Opis
Izvedba:

Dvostrana izmjeniva rezna pločica s 2x4 oštrice.

Preporuka:

Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks.}}$: 6 mm

Posmak f_z po zubu: 0,25 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,25 mm
Tip	ST1400
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMU 14T7 ANER
Vrsta	HB7510
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	6 mm
Broj zamjena/oštrica	8
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		