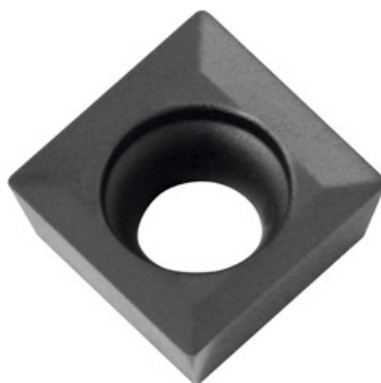


**Garant****MPHX 060202 TN, HB7720, tip: UNI****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	217231 UNI
GTIN	4045197579003
Razred artikla	29W

**Opis**MPHX 060202 TN UNI Posmak  $f_z$  po zubu: 0,1 mm**Tehnički opis**

Tip	UNI
Posmak $f_z$ po zubu	0,1 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	MPHX 060202 TN
Vrsta	HB7720
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
--	--------------	-------	---------

Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	65 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	65 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	175 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	65 m/min	M
GG(G)	prikladno	175 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		