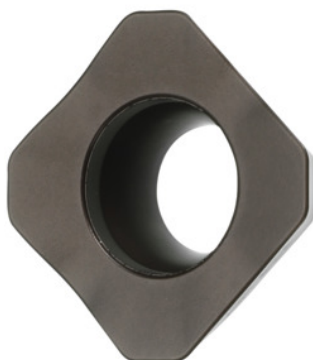


Garant**SEKT 1204 AFTN, HB7525, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214242 ST900
GTIN	4045197553881
Razred artikla	21A

Opis**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 3,5$ mm.

Posmak f_z po zubu: 0,19 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,19 mm
Tip	ST900
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEKT 1204 AFTN
Vrsta	HB7525
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	290 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	120 m/min	M
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	130 m/min	K
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		