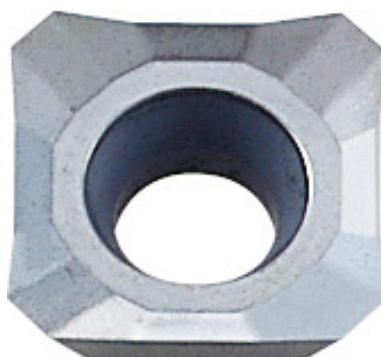


Garant**SEHT 1204 AFFN, HU7710, tip: ALU**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214350 ALU
GTIN	4045197319531
Razred artikla	21A

Opis

Napomena:Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 3,5 \text{ mm}$.Posmak f_z po zubu: 0,24 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,24 mm
Tip	ALU
Prevlaka	prevučena
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SEHT 1204 AFFN
Vrsta	HU7710
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	725 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	350 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		