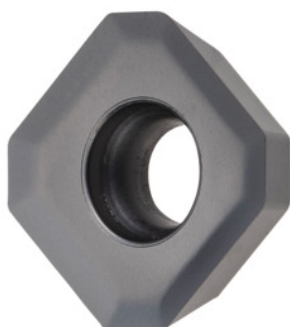


Garant**SDHT 0903 AEFN s dijamantnom prevlakom, HB7810, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214481 ALU
GTIN	4045197555731
Razred artikla	21B

Opis**Izvedba:**

- **Izmjenjive pločice za velike brzine rezanja i posmake.**
- **Precizno sinterirano i brušeno za najbolje kvalitete površine.**
- **Struktura od fine granulacije za veliku žilavost i otpornost na trošenje.**

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 3 \text{ mm}$.

Posmak f_z po zubu: 0,19 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,19 mm
Tip	ALU
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SDHT 0903 AEFN
Vrsta	HB7810
Rezni materijal	HM
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	680 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		