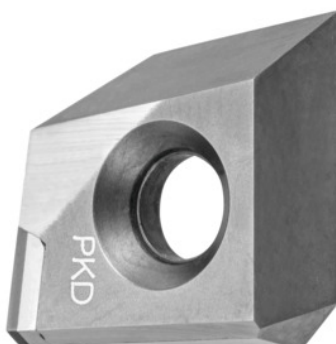


**Garant****BGHX 15L5 PCER, PKD, tip: ALU****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214540 ALU
GTIN	4045197608161
Razred artikla	21L

**Opis****Izvedba:**

S dodatnim skošenjem.

**Upotreba:**

Za velike brzine rezanja i visokokvalitetne površine. Prvenstveno za korištenje u podesivim ležštima izmjenjivih pločica. Dopusšteno mješovito opremanje glodaće glave.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 1 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p \text{ maks}} = 5$  mm.

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,25 mm

**Tehnički opis**

Tip	ALU
Posmak $f_z$ po zubu	0,25 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BGHX 15L5 PCER
Vrsta	PKD
Rezni materijal	PKD

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Aluminij, plastični materijali	prikladno	3500 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	3500 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	1000 m/min	N
GFK	prikladno	1000 m/min	N
CFK	prikladno	1000 m/min	N
Grafit	prikladno	500 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		