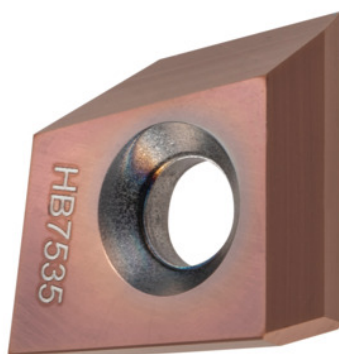


**Garant****BGHX 15L5 PCER, HB7535, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214543 ST1400
GTIN	4045197698728
Razred artikla	21B

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušene izmjenjive pločice od tvrdog metala za visokokvalitetne površine i velike brzine rezanja.

**Upotreba:**

Za površine s visinom neravnina  $R_z$  3  $\mu$ m. Samo suha obrada.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti primjene za  $a_e = 1 \times D / a_p = 3$  mm,  $a_{p \text{ maks}} = 5$  mm.

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,2 mm

**Tehnički opis**

Tip	ST1400
Posmak $f_z$ po zubu	0,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BGHX 15L5 PCER
Vrsta	HB7535
Rezni materijal	HM

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	<b>Prikladno za</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kod</b>
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	200 m/min	P
suho	prikladno		