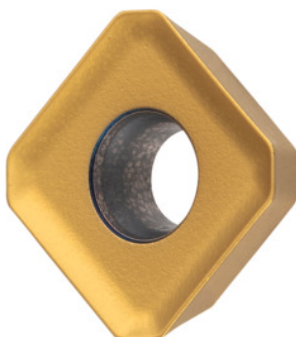


Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7635, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214460 INOX
GTIN	4045197302908
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

- Izmjenjive pločice za velike brzine rezanja i posmake.
- Precizno sinterirano i brušeno za najbolje kvalitete površine.
- Struktura od fine granulacije za veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \text{ maks}} = 3 \text{ mm}$.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,14 mm
Tip	INOX
Debljina pločica	3,18 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SDMX 0903 AFEN
Vrsta	HB7635
Rezni materijal	HM

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	270 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	105 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	50 m/min	S
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno		