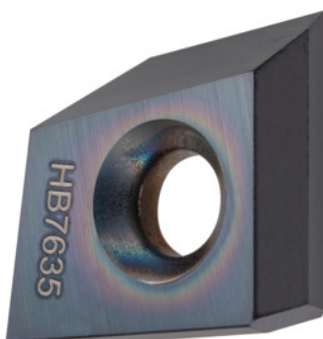


Garant**BGHX 15L5 PCTR, HB7635, tip: INOX**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	214545 INOX
GTIN	4045197649478
Razred artikla	21B

Opis

Izvedba:

Precizno brušene izmjenjive pločice od tvrdog metala za visokokvalitetne površine i velike brzine rezanja.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p \text{ maks}} = 5$ mm.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,14 mm
Tip	INOX
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BGHX 15L5 PCTR
Vrsta	HB7635
Rezni materijal	HM
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	100 m/min	M
suho	prikladno		