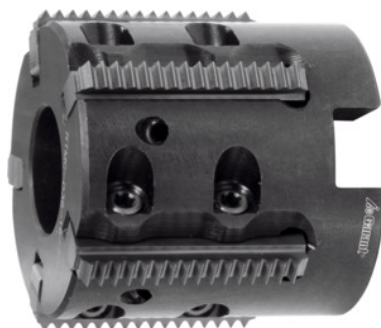


**Garant****Visokoučinkovita glodača glava za navoje, s provrtom, Stvarni Ø D: 36mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	218054 36
GTIN	4045197412546
Razred artikla	21R

**Opis****Izvedba:****HPC glodala** za navoje za **skraćenje vremena strojne obrade.****Upotreba:****Univerzalno** primjenjiv za **desne i lijeve vanjske i unutarnje navoje.** Za obradu **provrt** i **osnovnih rupa.****Napomena:**

Glodača glava br. 218050 vel. 17/26 i 17/36 prikladna za nagibe do 2,5 mm.&lt;br&gt;Glodača glava br. 218050 vel. 30/65 prikladna za nagibe do &lt; 5.

**Tehnički opis**

Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	33,5 mm
Djelatni Ø D	36 mm
Veličina pločice	25
Vijak za fiksiranje	219926
Prihvatna rupa Ø H7	16 mm
Broj oštrica Z	5

maksimalna dubina reza $S_{maks}$	25 mm
Broj steznih utora	5
Izvedba drške	s provrtom
Primjena kod vrste bušenja	slijepa rupa
Primjena kod vrste bušenja	prolazna rupa
Smjer rezanja	lijevo i desno
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Navojno glodalo

---

## Pribor

Stezni vijak	219928
Stezni vijak	219926