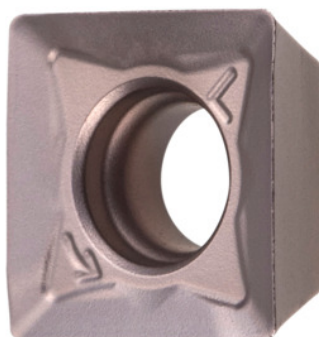


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB7520, tip: ST900****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214918 ST900
GTIN	4045197674708
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

Povećana debljina izmjenjivih reznih pločica omogućuje pozitivnije geometrije rezanja i smanjuje mogućnost loma pločice.

**Napomena:**

Orijentacijske vrijednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ .

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak  $f_z$  po zubu: 0,15 mm

**Tehnički opis**

Posmak $f_z$ po zubu	0,15 mm
Tip	ST900
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT 083604 PDER
Vrsta	HB7520
Rezni materijal	HM

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	320 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	210 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		