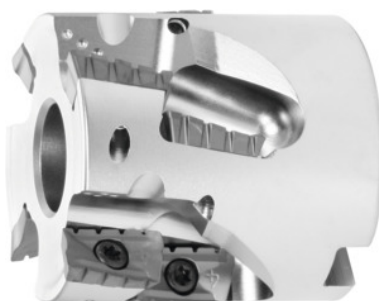


**Kutna glodača glava 90° MECH17, s provrtom, Ø D / Zeff: 100/6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	227655 100/6
GTIN	4960664579303
Razred artikla	250

Opis**Izvedba:**

Urezane izmjenjive rezne pločice za smanjene sile rezanja i vibracije. Za usporedbu omogućene su veće zahvatne širine a_e pri jednakim dubinama rezanja a_p .

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229709 (T15; 3,5 Nm)
Ukupna duljina L_{ukupno}	85 mm
maksimalna dubina reza a_p maks	59 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	BD.. 1704
Ø reza D_c	100 mm
Ø prihvatne rupe	40 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	BDMT 170408
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	6
Broj izmjenjivih okretnih pločica	24
Izvedba drške	s provrtom

Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Glodanje uglova
Unutaranje hlađenje	ne
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229709
--------------	--------