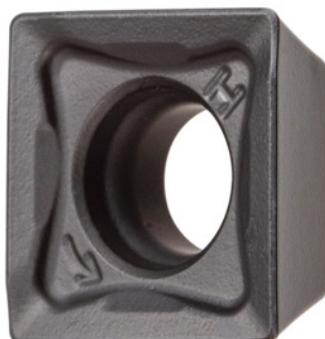


Garant**SOMT 083604 PDER, HB7510, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	214924 ST1400
GTIN	4045197674715
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Povećana debljina izmjenjivih reznih pločica omogućuje pozitivnije geometrije rezanja i smanjuje mogućnost loma pločice.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti za $a_e = 0,3 \times D$.

Kutni radijus: 0,4 mm

Posmak f_z po zubu: 0,17 mm

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,17 mm
Tip	ST1400
Kutni radijus	0,4 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOMT 083604 PDER
Vrsta	HB7510
Rezni materijal	HM

Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		