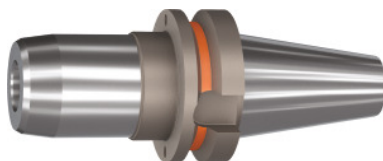


Garant**Hidraulička stezna glava BASIC tanka, oblik AD, BT 30 kratko, Ø stezanja D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303820 12
GTIN	4067263239703
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Rotacija $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Provrt za Balluff čip.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine, put podešavanja 10 mm.
- Fleksibilno zahvaljujući korištenju redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i završno glodanje.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (SV) br. 308760 – 308806, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

Tehnički opis

a	1 mm
Stezni $\varnothing D_1$	12 mm
Duljina izboja A-dimenzija	55 mm
Vanjski $\varnothing D$	46 mm
$\varnothing D_2$	32 mm
Prihvat	BT 30 kratko
Standard	DIN 6359

Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Izvedba	BT-DC