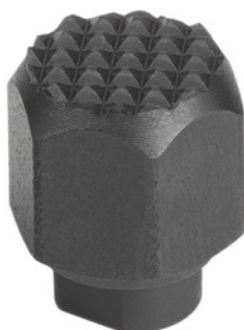


**Potporni element nakošeno, vanjsko navoj, zakrećuje natrag, navoj M: M4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	370063 M4
GTIN	4059245309603
Razred artikla	37K

**Opis****Izvedba:**

- Tijela od poboljšanog čelika, fosfatirana.
- Kugla zaštićena od iskretanja.

Samostalno vraćanje u početni položaj.

S vanjskim navojem.

**Upotreba:**

Služe kao graničnik, kontaktna površina i tlačni komad kod izrade naprava.

**Napomena:**

Moguća kombinacija s okretnom stegom br. 370085 – 370086 ili steznim polugama br. 370073 i 370074.

**Tehnički opis**

maksimalna opteretivost (statička)	16 kN
Vanjski Ø D	12 mm
Navoj M	M4
Duljina ovratnika L <sub>2</sub>	6 mm

Duljina 1	18 mm
Vrsta proizvoda	Potporni element