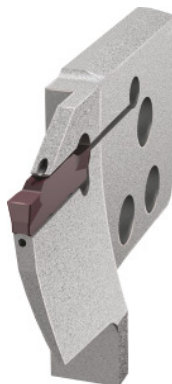


Garant

Vario plus eco izmjenjiva glava konkavna za čeono ubodno tokarenje, desni,
Ø područja uboda D1 / D2: 82/110mm

**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 274514 82/110 |
| GTIN | 4067263950486 |
| Razred artikla | 21U |

Opis**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D₁ = minimalni Ø za 1. utor / D₂ = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------|
| Serijska | Eco |
| minimalni 1. utor Ø D ₁ | 82 mm |
| maksimalna dubina reza t _{maks} | 16 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | Br. 273656 – 273749 |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| maksimalni 1. utor $\varnothing D_2$ | 110 mm |
| Primjena | desni |
| Unutarje hlađenje | śí |
| Širina utora w | 2 mm |
| Vrsta proizvoda | Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje |