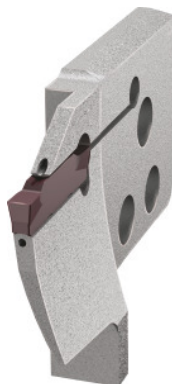


Garant

**Vario plus eco izmjenjiva glava konkavna za čeono ubodno tokarenje, desni,
Ø područja uboda D1 / D2: 33/43mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274514 33/43
GTIN	4067263950448
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D₁ = minimalni Ø za 1. utor / D₂ = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

Serijski naziv	Eco
maksimalna dubina reza t _{maks}	16 mm
maksimalni 1. utor Ø D ₂	43 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749

minimalni 1. utor $\varnothing D_1$	33 mm
Primjena	desni
Unutarje hlađenje	śí
Širina utora w	2 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje