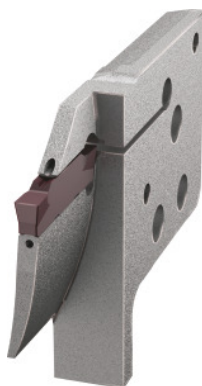


Garant

Vario plus eco izmjenjiva glava konkavna za čeono ubodno tokarenje, poveznice, Ø područja uboda D1 / D2: 105/143mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274515 105/143
GTIN	4067263950578
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

minimalni 1. utor Ø D_1	105 mm
maksimalni 1. utor Ø D_2	143 mm
maksimalna dubina reza t_{maks}	18 mm
Serijska	Eco

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
Primjena	poveznice
Unutarje hlađenje	sí
Širina utora w	2 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje