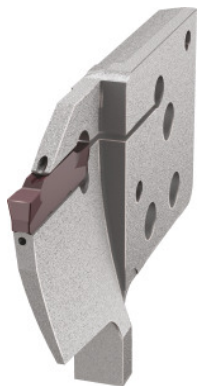


Garant

Vario plus Eco nosač oštrica, konveksni za čeono ubodno tokarenje, poveznice, Ø područja uboda D1 / D2: 53/76mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274517 53/76
GTIN	4067263935261
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D₁ = minimalni Ø za 1. utor / D₂ = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

Serijski naziv	Eco
minimalni 1. utor Ø D ₁	53 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
maksimalni 1. utor Ø D ₂	76 mm

maksimalna dubina reza t_{maks}	18 mm
Primjena	poveznice
Unutarje hlađenje	śí
Širina utora w	3 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje