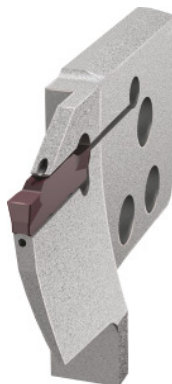


Garant

Vario plus eco izmjenjiva glava konkavna za čeono ubodno tokarenje, desni,
Ø područja uboda D1 / D2: 43/60mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274518 43/60
GTIN	4067263950837
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D₁ = minimalni Ø za 1. utor / D₂ = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

minimalni 1. utor Ø D ₁	43 mm
maksimalni 1. utor Ø D ₂	60 mm
Serijska	Eco
maksimalna dubina reza t _{maks}	18 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
Primjena	desni
Unutarje hlađenje	sí
Širina utora w	3 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje