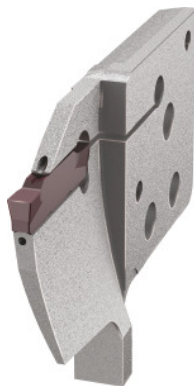


**Garant**

**Vario plus Eco nosač oštrica, konveksni za čeono ubodno tokarenje, poveznice, Ø područja uboda D1 / D2: 52/72mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274521 52/72
GTIN	4067263962199
Razred artikla	21U

**Opis****Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

**Odgovara:**

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

**Pažnja:**

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

**Napomena:**

$D_1$  = minimalni Ø za 1. utor /  $D_2$  = maksimalni Ø za 1. utor.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
maksimalna dubina reza $t_{maks}$	25 mm
maksimalni 1. utor Ø $D_2$	72 mm
Serijski naziv	Vario plus Eco

minimalni 1. utor $\varnothing D_1$	52 mm
Primjena	poveznice
Unutarje hlađenje	sí
Širina utora w	4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje