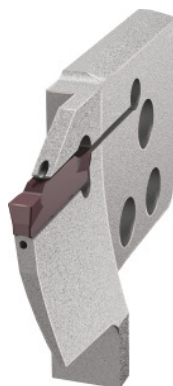


Garant

Vario plus Eco nosač oštrica, konkavni za čeono ubodno tokarenje, desni, Ø područja uboda D1 / D2: 67/100mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	274522 67/100
GTIN	4067263962328
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

Optimizirana stabilnost sustava zahvaljujući višestrukim stezanjem vijaka i pozitivnom blokiranju.

Odgovara:

Stezni držač br. 274500 – 274503, 274530, 274531.

Pažnja:

Bez montažnih vijaka (isporučuju se s držačem za tokarenje).

Napomena:

D_1 = minimalni Ø za 1. utor / D_2 = maksimalni Ø za 1. utor.

Tehnički opis

maksimalna dubina reza t_{maks}	25 mm
maksimalni 1. utor Ø D_2	100 mm
Seriya	Vario plus Eco
minimalni 1. utor Ø D_1	67 mm

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	Br. 273656 – 273749
Primjena	desni
Unutarje hlađenje	sí
Širina utora w	4 mm
Vrsta proizvoda	Izmjenjiva glava za ubodno tokarenje