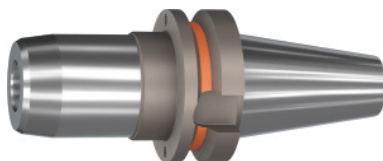


Garant**Hidraulička stezna glava BASIC kratka, tanka, oblik AD, BT 30, Ø stezanja D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303471 16
GTIN	4067263239680
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Rotacija $\leq 3 \mu\text{m}$.
- S RFID/Balluffchip rupom.
- Moguće aksijalno podešavanje duljine (područje podešavanja = 10 mm).
- Fleksibilno zahvaljujući korištenju redukcijskih čahura.
- Pritisak rashladnog sredstva do 80 bara.

Upotreba:

Za bušenje, razvrtanje i završno glodanje.

Uvjeti isporuke:

Uklj. vijak za podešavanje duljine i šesterokutni ključ s t ručicom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (SV) br. 308760 – 308802, redukcijske čahure br. 302135 – 302187.

Tehnički opis

Navoj M	M12×1
Duljina izboja A-dimenzija	90 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
L ₂	47,5 mm
Ø D ₂	38 mm
Duljina izboja L ₁ uključ. oslobađanje	63 mm

Vanjski Ø D	45 mm
Prihvat	BT 30
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 80 bara
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Balluffchip rupe	da
Vrsta proizvoda	Hidraulička stezna glava