


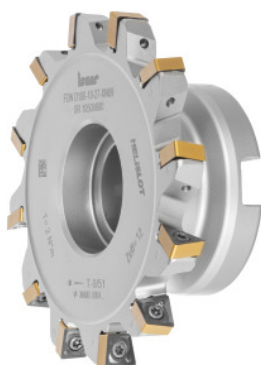

HELISLOT pločasto glodalo s prirubnicom, Ø DC / Zeff: 125/14mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	227720 125/14
GTIN	7291075430875
Razred artikla	19D

Opis

Izvedba:

Ekonomska obrada utora i T-utora. Različite širine utora sa samo jednom veličinom izmjenjive pločice zahvaljujući konceptu sjedišta pločice s pomaknutim zubima. Četvrtaste izmjenjive pločice s pozitivnim kutom nagiba za učinkovitu i nježnu obradu. Visoka pouzdanost procesa zahvaljujući optimiziranoj potpori ploče u sjedištu.

Zamjenski dio:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice br. **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Tehnički opis

Ø reza D_c	125 mm
Serija	HELISLOT
učinkovit broj oštrica Z_{eff}	14
Ukupna duljina L_{ukupno}	45 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	14
Ø prihvatne rupe	32 mm

maksimalna dubina reza $a_{p\text{maks}}$	33 mm
Duljina vijenca L_1	31 mm
Širina proreza a_p	10 mm
Oznaka proizvođača	FDN D125-10-32-XN09
Izvedba drške	s provrtom
Vrsta proizvoda	Pločasta glodala

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice5-dijelna Tip 3	229695 3
---	----------